


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

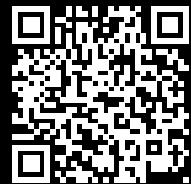

## SZ 2563.200

State: 2026/02/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.200 - メートル法打ち抜き穴付き、AX用

ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

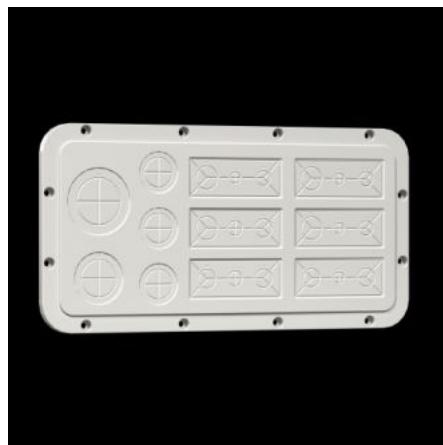

## Features

品番	SZ 2563.200
製品説明	ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	長方形カットアウト 1 つに、小型パッキングインサートを 10 個収容できます
Number of rectangular cutouts	4
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください

# Features

メートル法打ち抜き穴の数	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
寸法：	幅: 447 mm 奥行: 149 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート	サイズ: 3
動作温度範囲	-40 °C...80 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
Number knockouts	4 3 5 3 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
1パック	1 個
純質量	0.42

# Features

---

総質量	0.48
関税率番号	39269097
EAN	4028177938410
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------