

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.200

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.200 - メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

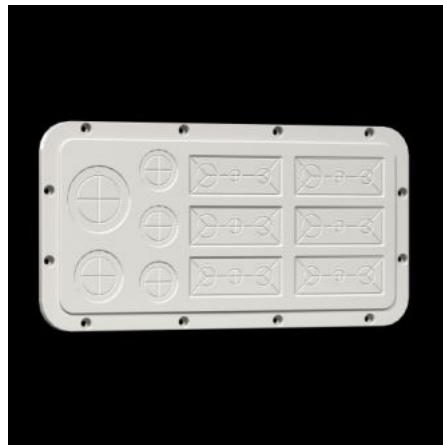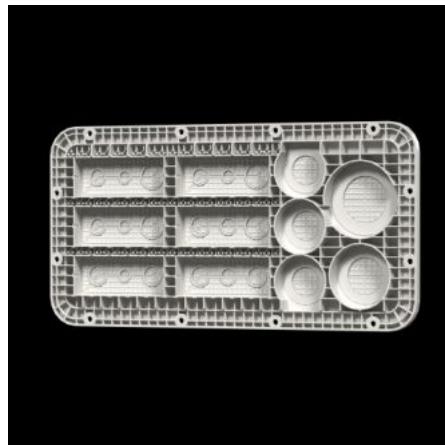

Features

| | |
|---|--|
| 品番 | SZ 2564.200 |
| 製品説明 | ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。 |
| 材質 | プラスチック (UL 94-V0) |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 長方形カットアウト 1 つに、小型パッキングインサートを10個収容できます |
| Number of rectangular cutouts | 6 |
| 注記： | 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください |

Features

| | |
|--------------------|--|
| メートル法打ち抜き穴の数 | 5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40 |
| 寸法： | 幅: 534 mm 奥行: 149 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AX |
| グランドプレート | サイズ: 4 |
| 動作温度範囲 | -40 °C...80 °C |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 (適切な取り付けがされている場合) |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| Number knockouts | 5 4 6 5 1 1 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.54 |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 総質量 | 0.573 |
| 関税率番号 | 39269097 |
| EAN | 4028177938427 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|