Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 2566.200

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2566.200 - メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

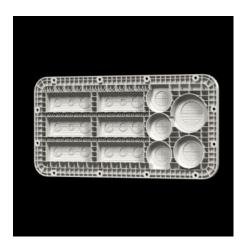





Features

品番	SZ 2566.200
製品説明	ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
材質	プラスチック(UL 94-V0)
塗装色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	長方形カットアウト1つに、小型パッキングインサートを10個収容 できます
Number of rectangular cutouts	6
注記:	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジ ングの詳細をご覧ください

© Rittal 2025 2

Features

メートル法打ち抜き穴の数	4 x M12
	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	1 x M32
	1 x M40
	1 x M50
寸法:	幅: 401 mm
	奥行: 221 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート	サイズ: 6
動作温度範囲	-40 °C80 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	1
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	0.5
総質量	0.56
関税率番号	39269097
EAN	4028177938441
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA