

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

State: 2026/02/04 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

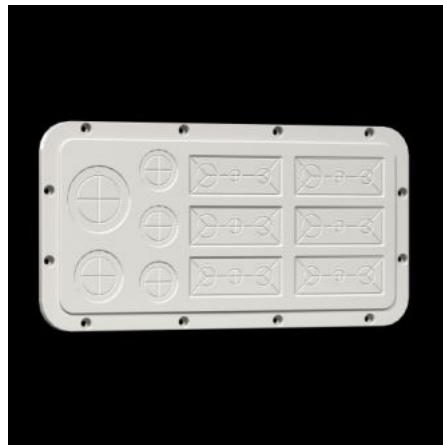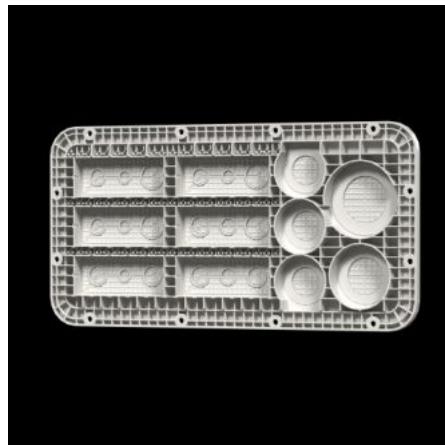

Features

品番	SZ 2567.200
製品説明	ケーブルランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	長方形カットアウト 1 つに、小型パッキングインサートを10個収容できます
Number of rectangular cutouts	6
注記：	適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください

Features

メートル法打ち抜き穴の数	4 x M12
	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50

寸法：	幅: 436 mm
	奥行: 221 mm

適用	エンクロージャータイプ: AX
----	-----------------

グランドプレート	サイズ: 7
----------	--------

動作温度範囲	-40 °C...80 °C
--------	----------------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
--------------------	-------------------------

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12

Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

Features

1パック	1 個
純質量	0.58
総質量	0.601
関税率番号	39269097
EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------