


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

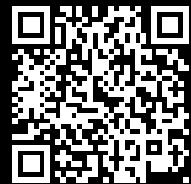

FT 2733.010

透視窓

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

FT 2733.010 - 透視窓 AX用

ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。



Features

品番	FT 2733.010
仕様	30 型プロファイル
製品説明	ドアや平面の代わりに AX ハウジングに取り付けるために使用します。
材質	フレーム: アルミニウム、アルマイト処理 透明板: アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用品番	1050.000 1350.000 1007.000
適用	エンクロージャータイプ: AX 幅: = 500 mm 高さ: = 500 mm

Features

寸法 :	幅: 497 mm 高さ: 497 mm 奥行: 36 mm
可視面積	透視窓幅: 437 mm 透視窓高さ: 437 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	32 mm
1パック	1 個
純質量	2.68
総質量	2.88
関税率番号	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
