
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



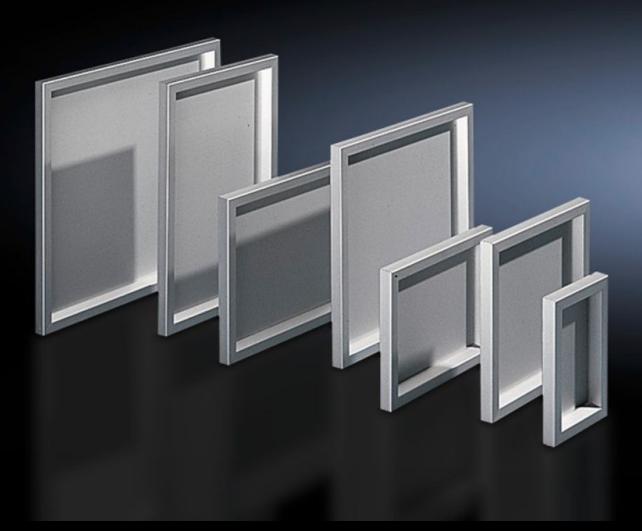

FT 2741.000 ディスプレイパネル

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



FT 2741.000 - ディスプレイパネル AE用

ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mm のアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。



Features

| FT 2741.000 |
|--|
| ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。内蔵されたコーナーピースに、3 mmのアルミプレートを内側から固定する構造で、フレームに対ししっかりとシールされます。 |
| アルミニウム、アルマイト処理 |
| アルミニウムフレーム ディスプレイパネル ヒンジ ブラケット |
| IP 54 |
| ドアの代わりに取り付ける場合は、カムロックが必要になります。 |
| エンクロージャータイプ: AE 幅: = 380 mm 高さ: = 300 mm |
| |

© Rittal 2025 2

Features

| 寸法: | 幅: 377 mm 高さ: 297 mm |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions of aluminium plate | 奥行: 34 mm 幅: 323 mm 高さ: 243 mm |
| 取り付け可能個所 | 幅: 307 mm 高さ: 227 mm |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 1.843 |
| 総質量 | 2.043 |
| 関税率番号 | 76169990 |
| EAN | 4028177031852 |
| E-Number Sweden | E3404522 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

© Rittal 2025 3