


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

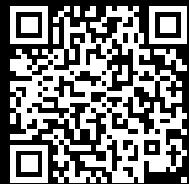

FT 2760.000

透視窓

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2760.000 - 透視窓 AE用

ドアの代わりとしてのAEへの取り付け用、または充分広い面への取り付け用。



Features

品番	FT 2760.000
製品説明	ドアや平面の代わりにAEに取り付けるために使用します。
材質	フレーム：アルミニウム、アルマイト処理 透明板：アクリルガラス
同梱品	ロックインサート Nr. 3524 E 付きプラスチックレバーハンドルを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
適用	エンクロージャータイプ: AE 幅: = 600 mm 高さ: = 380 mm
寸法:	幅: 597 mm 高さ: 377 mm 奥行: 60 mm
可視面積	透視窓幅: 537 mm 透視窓高さ: 317 mm
コンポーネントの実装可能奥行き (最大)	56 mm

Features

1パック	1 個
純質量	3.045
総質量	3.245
関税率番号	76101000
EAN	4028177032026
E-Number Sweden	E3404530
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECCLASS 8.0	27182204
