


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

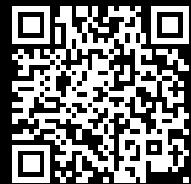

FT 2780.000

アクリルガラスカバー

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2780.000 - アクリルガラスカバー

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

## Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 品番                      | FT 2780.000  |
| 仕様                      | インチ  |
| 製品説明                    | シリンダー錠No.3524 E付き。   |
| 材質                      | フレーム：ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル<br>透明板：半透明アクリルガラス                              |
| 同梱品                     | ヒンジおよび固定部品を含む。<br>ロックインサート No. 3524 Eを含む   |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠      | IP 54  |
| 寸法：                     | 幅: 320 mm<br>高さ: 158 mm<br>奥行: 47.5 mm   |
| 可視面積                    | 透視窓幅: 280 mm<br>透視窓高さ: 137.5 mm  |
| コンポーネントの実装可能奥行き<br>(最大) | 43 mm  |
| 取り付け可能寸法                | Installation depth for components: 269.2 mm<br>取り付け可能幅、コンポーネント用: $\frac{1}{2}$ 19" |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 0.937  |
| 総質量                     | 1.137  |

# Features

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 関税率番号      | 39205100      |
| EAN        | 4028177032217 |
| ETIM 9     | EC002527      |
| ETIM 8     | EC002527      |
| ECLASS 8.0 | 27182301      |