
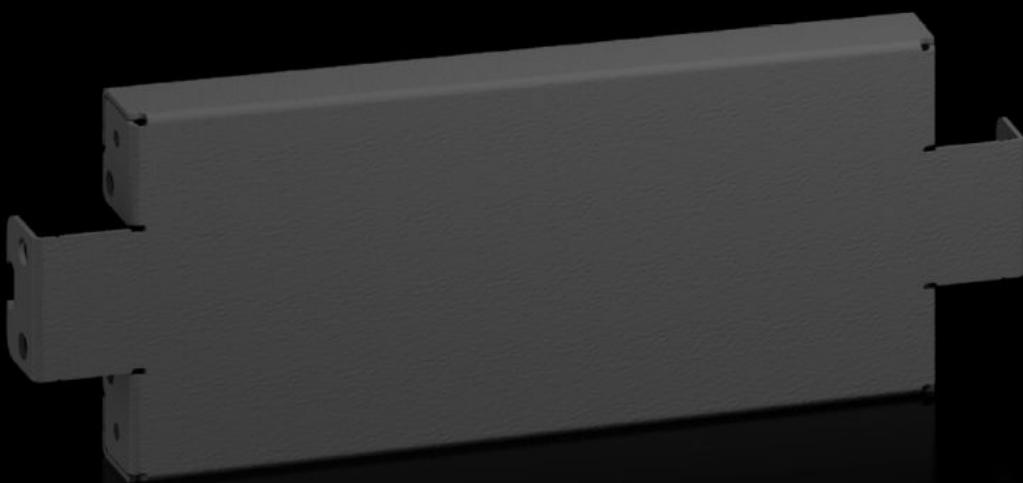


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

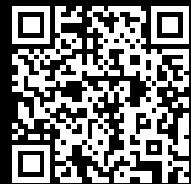

AX 2820.410

ベースサイド部、100 mm

State: 2026/02/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2820.410 - ベースサイド部、100 mm AX用

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。

## Features

品番	AX 2820.410
製品説明	ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	第 1 世代のベースシステムのコンポーネントは、第 2 世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX 奥行: = 400 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	2 個
純質量	1.04
総質量	1.054

# Features

---

関税率番号 94039910

EAN 4028177942530

ETIM 9 EC000721

ETIM 8 EC000721

ECLASS 8.0 27182003

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL - FTTA