


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

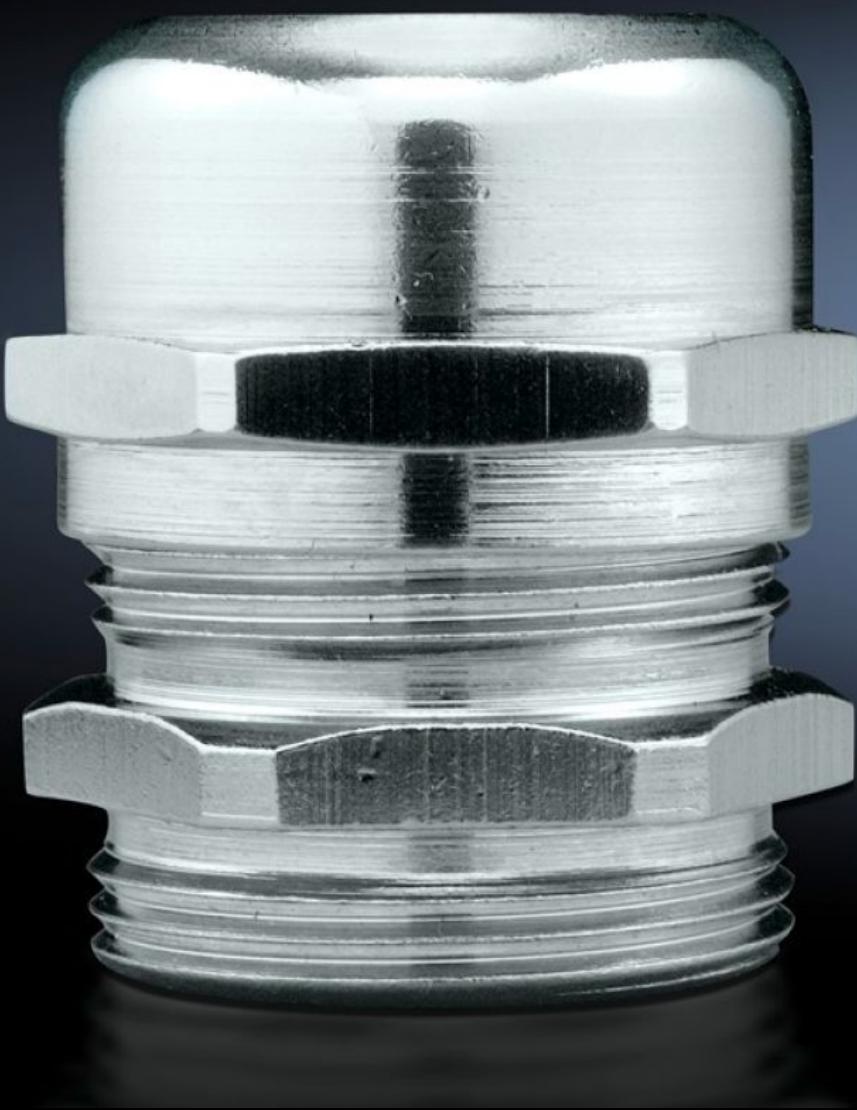

**SZ 2843.160**

**EMC ケーブルグランド**

State: 2026/01/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.160 - EMC ケーブルランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

## Features

品番	SZ 2843.160
仕様	メートル法ケーブルランド
製品説明	ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被覆を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャ一面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質	黄銅 パッキン : CR/NBR
表面	ニッケルめっき
注記 :	最小シールド直径 = ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径	4.5 mm
最大ケーブル径 mm	10 mm
保護等級 IP69K	IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68
シールド直径 (最小)	3 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 4X
1パック	5 個
純質量	0.15
総質量	0.157

# Features

---

関税率番号 74198090

EAN 4028177232808

E-Number Sweden E1703716

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

# Approvals

---

Approvals UR + C-UR (recognized)

VDE

Explanations CE適合宣言書

UKCA適合宣言書