


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

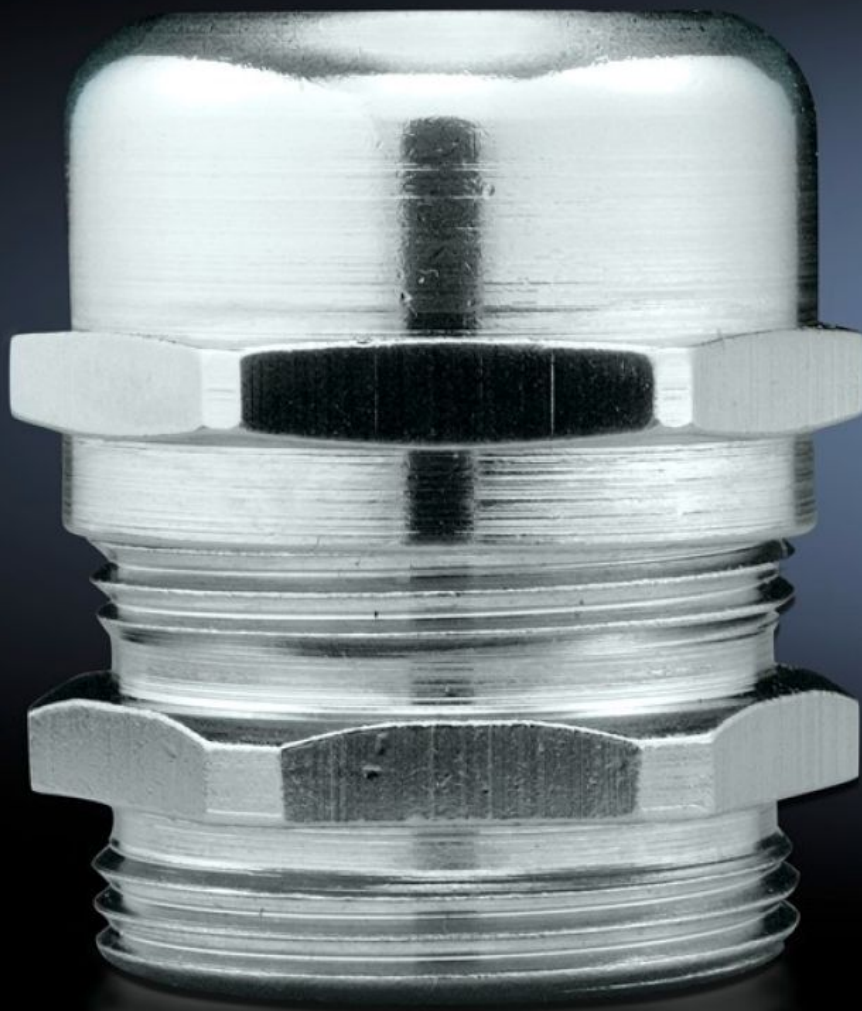

SZ 2843.200

EMC ケーブルグランド

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.200 - EMC ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 品番 | SZ 2843.200 |
| 仕様 | メートル法ケーブルグランド |
| 製品説明 | ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。 |
| 材質 | 黄銅 パッキン：CR/NBR |
| 表面 | ニッケルめっき |
| 注記： | 最小シールド直径 = ケーブル被覆を除いたケーブル直径 |
| 最小ケーブル径 | 6 mm |
| 最大ケーブル径 mm | 12 mm |
| 保護等級 IP69K | IP 69K |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 68 |
| シールド直径 (最小) | 5 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13 |

Features

| | |
|-----------------|---------------|
| 1パック | 5 個 |
| 純質量 | 0.17 |
| 総質量 | 0.2 |
| 関税率番号 | 74198090 |
| EAN | 4028177247031 |
| E-Number Sweden | E1703717 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |