


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

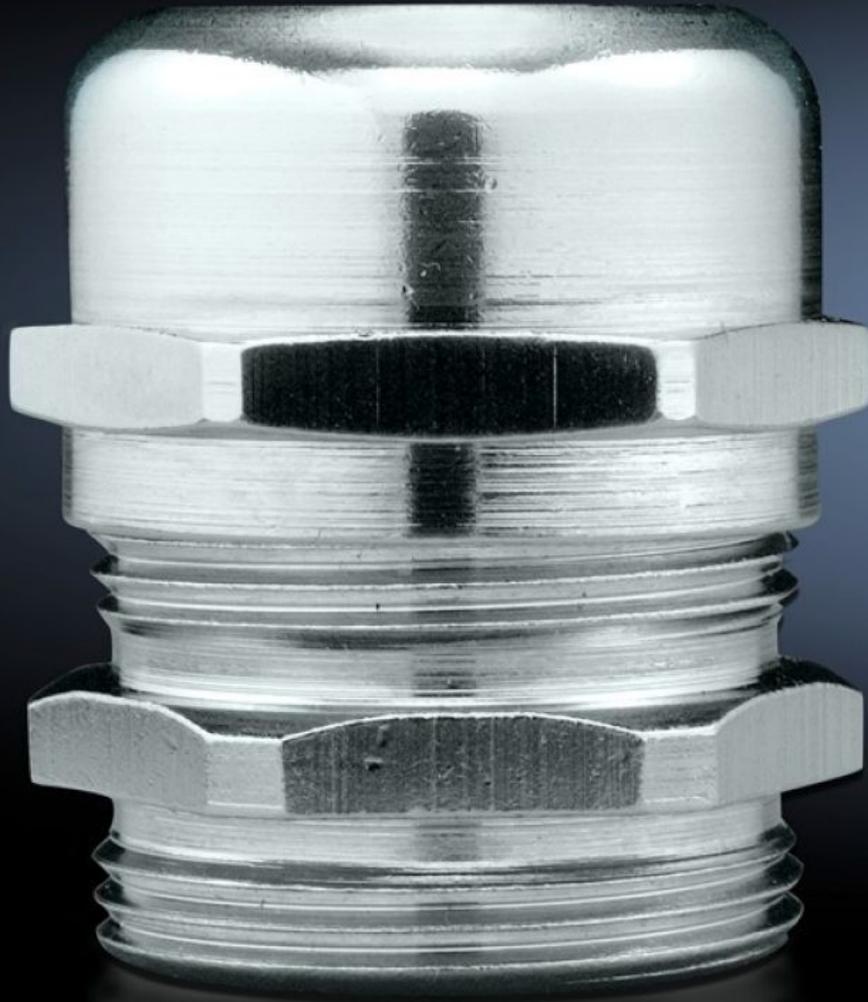

SZ 2843.500

EMC ケーブルグランド

State: 2026/05/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.500 - EMC ケーブルグラウンド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2843.500
仕様	メートル法ケーブルグラウンド
製品説明	ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被服を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャー面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質	黄銅 パッキン：CR/NBR
表面	ニッケルめっき
注記：	最小シールド直径 = ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径	27 mm
最大ケーブル径 mm	38 mm
保護等級 IP 69K	IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68
シールド直径 (最小)	19 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13

Features

1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.363 kg
関税率番号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
製品説明	SZ EMC ケーブルグラウンド、M50

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------