


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

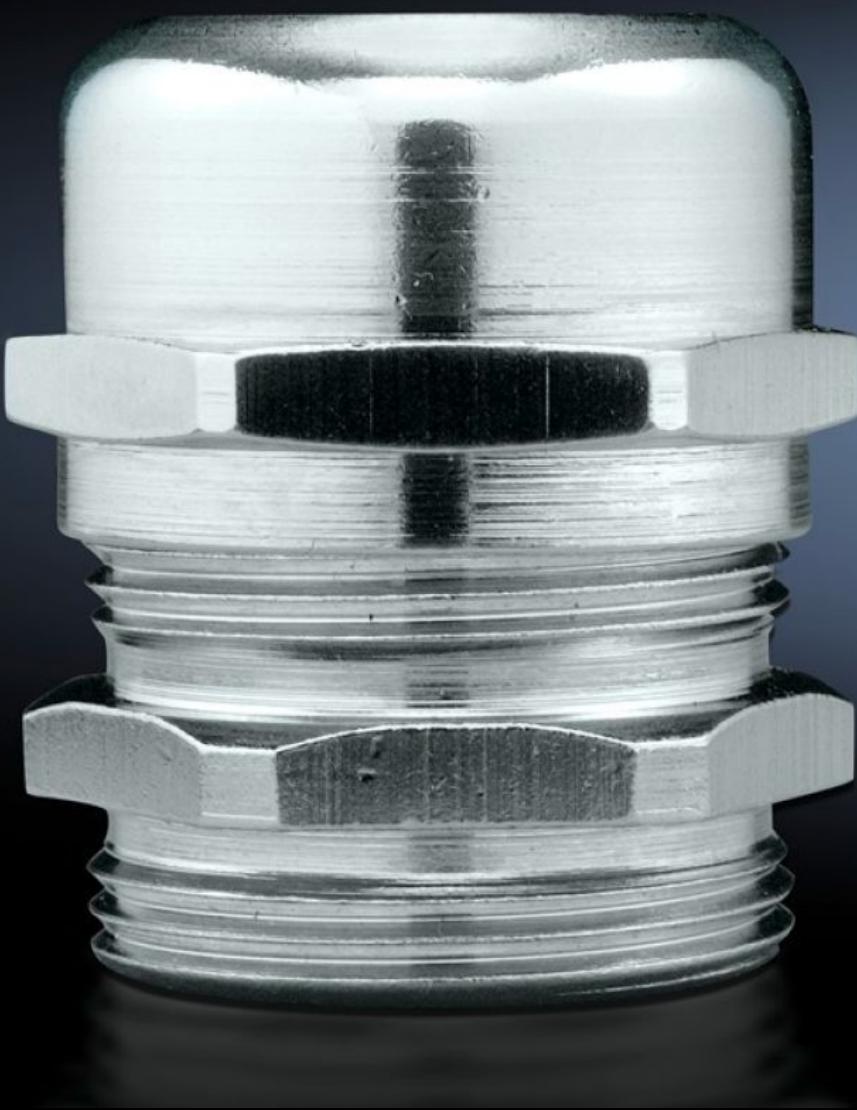

## SZ 2843.630

## EMC ケーブルグランド

State: 2026/01/30 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.630 - EMC ケーブルランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

## Features

品番	SZ 2843.630
仕様	メートル法ケーブルランド
製品説明	ケーブルは、導電接触のため、接触部で部分的に、あるいはエンクロージャー内で完全に被覆を取り除きます。エンクロージャー内のケーブルシールドは維持されます。付属のロックナットは、ねじを締めると、塗装されているエンクロージャ一面の中へ自動的にめり込むので、導電性のある接続が生じます。
材質	黄銅 パッキン：CR/NBR
表面	ニッケルめっき
注記：	最小シールド直径 = ケーブル被覆を除いたケーブル直径
最小ケーブル径	34 mm
最大ケーブル径 mm	44 mm
保護等級 IP69K	IP 69K
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68
シールド直径 (最小)	30 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13

## Features

---

1パック	1 個
純質量	0.421
総質量	0.528
関税率番号	74198090
EAN	4028177247086
E-Number Sweden	E1703722
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	CE適合宣言書