


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

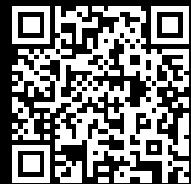

SZ 2899.250

ステップニップル

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.250 - ステップニップル 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



## Features

品番	SZ 2899.250
製品説明	ケーブルの直径に合わせ引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
材質	パッキン：熱可塑性エラストマー
寸法：	ねじ: M25
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	5 - 21 mm
1パック	50 個
純質量	0.1
総質量	0.182
関税率番号	39269097
EAN	4028177389618
ETIM 9	EC000879

# Features

---

ETIM 8 EC000879

---

ECLASS 8.0 27069216