


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

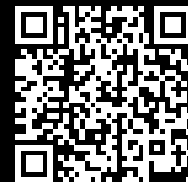

## SZ 2899.320

## ステップニップル

State: 2026/07/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.320 - ステップニップル 壁厚 1.5 ～ 4.5 mm 用

ケーブルを引き込む際には、ケーブルの直径に応じて、段を切り取ってください。



## Features

品番	SZ 2899.320
製品説明	ケーブルの直径に合わせて引込口を切って使用します。
用途	壁厚 1.5 ～ 4.5 mm 用
材質	パッキン：熱可塑性エラストマー
寸法：	ねじ: M32
適用壁厚 (最大)	1.5 - 4.5 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
適用ケーブルØ	13 - 26.5 mm
1パック	25 個
純質量	0.1 kg
総質量	0.144 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

# Features

---

ECLASS 8.0

27069216

---

製品説明

SZ 凸型テーブルパッキン、適用板厚: 1.5-4.5 mm、ねじ穴: M32、  
適用ケーブル直径: 13-26.5 mm