

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000 バスバー ホルダー

State: 2025/12/26 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3052.000 - バスバー ホルダー

1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm) のバスバー システム用。

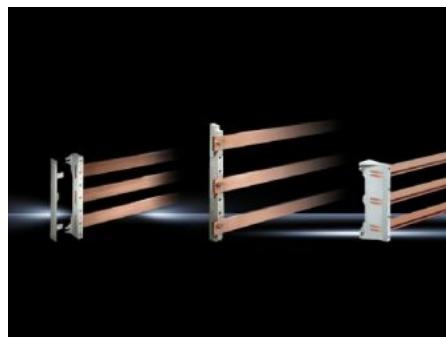

Features

品番	SV 3052.000
材質	グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエスチル(PBT) 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
極数	3 極 185 mm
適用バスバー	50 x 10 60 x 10 80 x 10
定格電流 最大	1,600 A
品番について	バスバー ホルダーのベースユニットは、1極 ホルダーとしても使用できます。
寸法：	幅: 24 mm 高さ: 515 mm 奥行: 51 mm
1パック	2 個

Features

純質量	1.26
総質量	1.338
関税率番号	85369010
EAN	4028177035751
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvals

Approvals	ABS
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書