

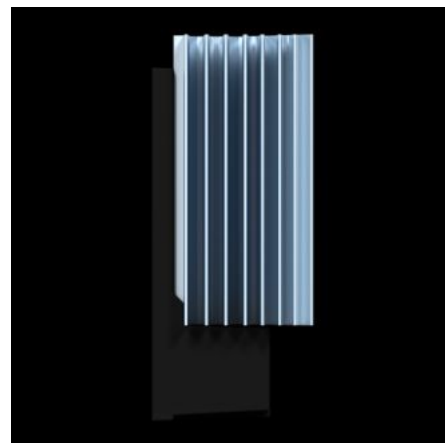


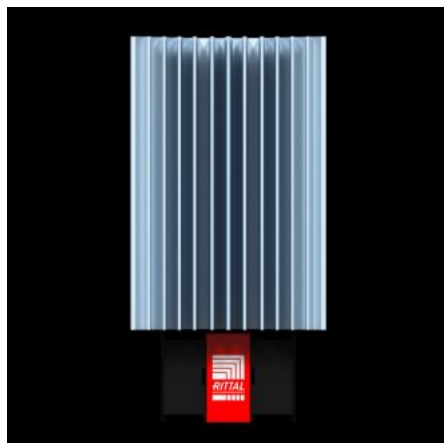

SK 3105.310 - エンクロージャー用ヒーター ファンなし

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。

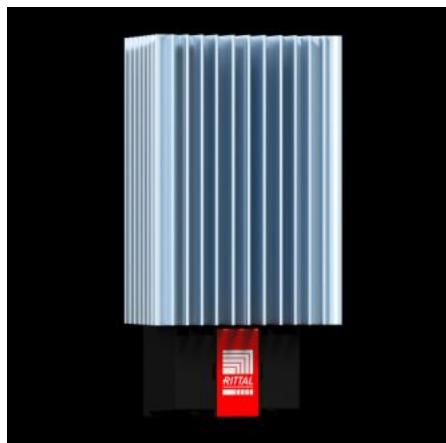

Features

品番	SK 3105.310
製品説明	相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡による副作用的損傷は回避されます。
材質	アルミニウム、アルマイト処理
同梱品	PTCヒーター クイッククランプコネクター 固定部品
注記：	エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。

Features

品番について	使用温度 -40 °C での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言書を提供いたします。 特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
連続熱出力 (10 °C)	8 W - 10 W
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 120 mm 奥行: 46 mm
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
保護等級	II (遮断保護)
動作温度範囲	-33 °C...65 °C
1パック	1 個
純質量	0.202 kg
総質量	0.219 kg
関税率番号	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
製品説明	SK enclosure heater, without fan, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 45 x 120 x 46 mm

Approvals

Approvals

CSA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書