


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

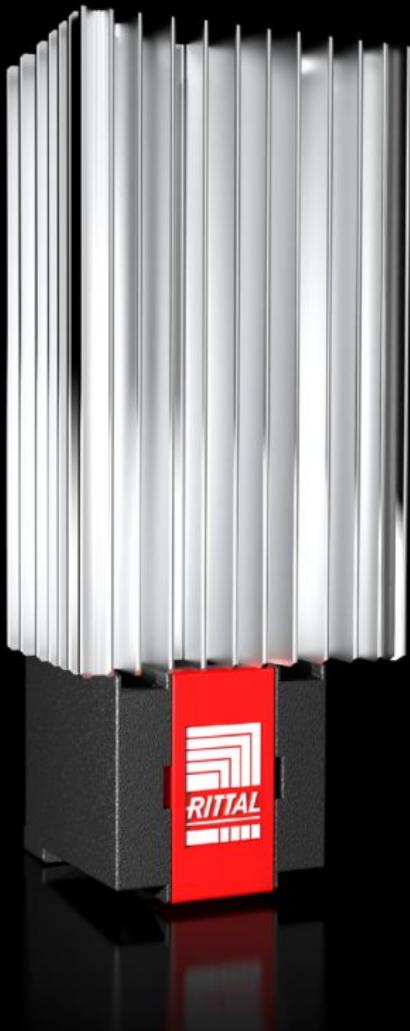

SK 3105.330

エンクロージャー用ヒーター


State: 2026/01/28 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3105.330 - エンクロージャー用ヒーター ファンなし

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。

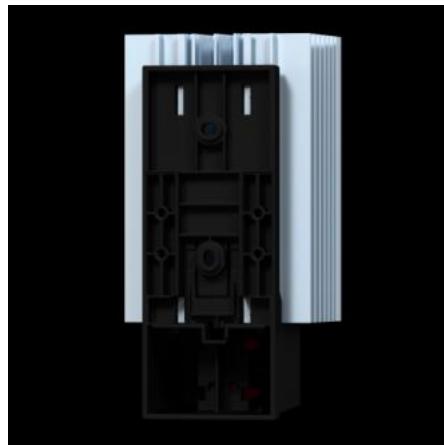

Features

品番	SK 3105.330
製品説明	相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡による副作用的損傷は回避されます。
材質	アルミニウム、アルマイト処理
同梱品	PTCヒーター クイッククランプコネクター 固定部品
注記：	エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用をお勧めします 搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用してヒーターを制御することを推奨します エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーターを複数使用したほうが効果的です。

Features

品番について	使用温度 -40 °C での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言書を提供いたします。 特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
連続熱出力 (10 °C)	23 W - 30 W
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法：	幅: 64 mm 高さ: 155 mm 奥行: 56 mm
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
保護等級	II (遮断保護)
動作温度範囲	-33 °C...65 °C
1パック	1 個
純質量	0.331
総質量	0.395
関税率番号	85162999
EAN	4028177638631
E-Number Sweden	E3404352
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

Approvals

Approvals	CSA
	UR + C-UR (recognized)

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書