## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3105.370 エンクロージャー用ヒーター


State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)




### SK 3105.370 - エンクロージャー用ヒーター ファンなし

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力  $10\sim150~\mathrm{W}$ 。



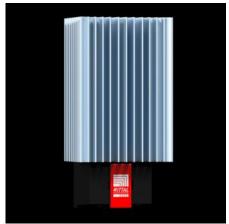

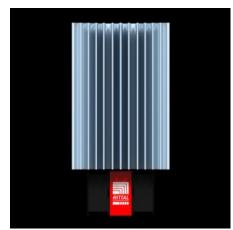

#### **Features**

品番	SK 3105.370
製品説明	相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロー
	ジャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロー
	ジャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短
	絡による副作用的損傷は回避されます。
材質	アルミニウム、アルマイト処理
同梱品	PTCヒーター
	クイッククランプコネクター
	固定部品
注記:	エンクロージャー内の正確な温度調節には、サーモスタットの使用
	をお勧めします
	搭載機器表面の結露を防止するために、湿度センサーを使用して
	ヒーターを制御することを推奨します
	エンクロージャーのサイズが大きい場合は、出力の小さいヒーター
	を複数使用したほうが効果的です。

© Rittal 2025

## **Features**

品番について	使用温度 -40 °C での使用が可能です。ご要望があれば、製造者宣言書を提供いたします。 特殊電圧に関しては問い合わせください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります。
連続熱出力 (10 °C)	130 W - 150 W
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:	幅: 90 mm 高さ: 180 mm 奥行: 75 mm
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
保護等級	II(遮断保護)
動作温度範囲	-33 °C65 °C
1パック	1個
純質量	0.85
総質量	0.935
関税率番号	85162999
EAN	4028177638679
E-Number Sweden	E3404356
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Approvals	CSA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4