

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

エンクロージャー内部ファン

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - エンクロージャー内部ファン

エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネントによる通気を促します。

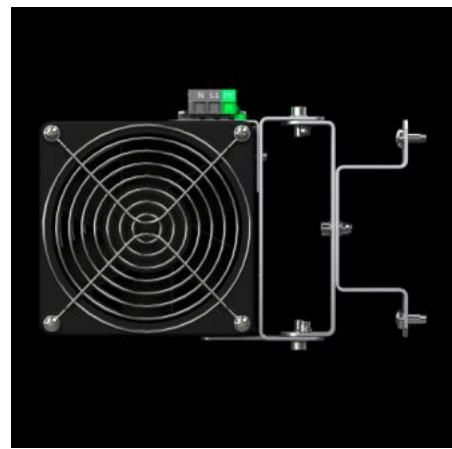

Features

品番	SK 3108.024
製品説明	エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。
同梱品	軸流ファン付き完成ユニット 旋回した状態を固定できます 固定部品
定格電圧	24 V (DC)
定格出力 Pel	DC の場合: 3.5 W
定格電流 最大	DC の場合: 0.15 A
1パック	1 個
純質量	0.8
総質量	0.978

Features

関税率番号 84145915

EAN 4028177220508

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approvals

Explanations CE適合宣言書