

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100

## エンクロージャー内部ファン

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - エンクロージャー内部ファン

エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネントによる通気を促します。

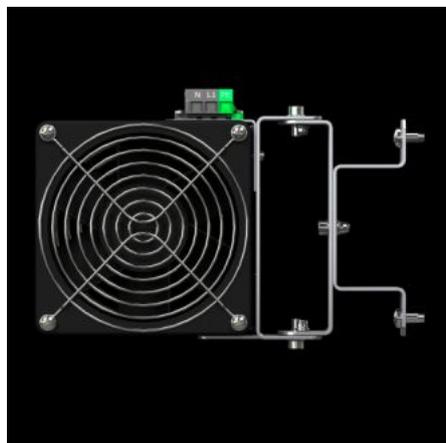

## Features

品番	SK 3108.100
製品説明	エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。
同梱品	軸流ファン付き完成ユニット 旋回した状態を固定できます 固定部品
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 19 W 60 Hz の場合: 18 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.12 A 60 Hz の場合: 0.11 A
1パック	1 個

# Features

---

純質量	0.94 kg
総質量	1.126 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK enclosure internal fan, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------