

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.115

## エンクロージャー内部ファン

State: 2026/06/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.115 - エンクロージャー内部ファン

エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネントによる通気を促します。

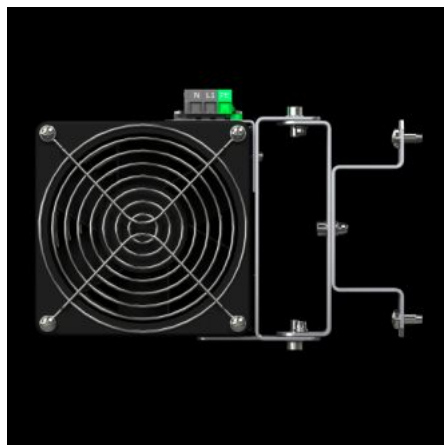

## Features

|          |   |
|----------|---|
| 品番       | SK 3108.115   |
| 製品説明     | エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。 |
| 同梱品      | 軸流ファン付き完成ユニット<br>旋回した状態を固定できます<br>固定部品  |
| 定格電圧     | 115 V、単相、50 Hz/60 Hz  |
| 定格出力 Pel | 50 Hz の場合: 19 W<br>60 Hz の場合: 18 W  |
| 定格電流 最大  | 50 Hz の場合: 0.24 A<br>60 Hz の場合: 0.23 A  |
| 1パック     | 1 個   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 純質量        | 0.96 kg   |
| 総質量        | 1.136 kg  |
| 関税率番号      | 84145915  |
| ETIM 9     | EC000320  |
| ETIM 8     | EC000320  |
| ECLASS 8.0 | 27180716  |
| 製品説明       | SK enclosure internal fan, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz |

# Approvals

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|