


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

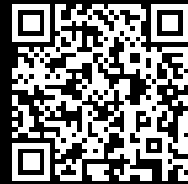

SK 3114.200

デジタル内部温度モニターとサーモ
スタット

State: 2026/07/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - デジタル内部温度モニターとサーモスタット

エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | SK 3114.200 |
| 製品説明 | エンクロージャードアまたは壁面への取り付け用。 |
| 仕様 | 3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット（最大接点容量は230 V、6 A） 接点作動公差は自由に設定可能 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 1パック | 1 個 |
| 動作温度範囲 | 0 °C...50 °C |
| 設定範囲 | 5 °C...55 °C |
| 定格電圧 | 100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V~60 V (DC) |
| 保管温度範囲 | -20 °C...70 °C |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54 |
| 純質量 | 0.258 kg |
| 総質量 | 0.259 kg |
| 関税率番号 | 90321020 |

Features

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| 製品説明 | SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | UR |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |