


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

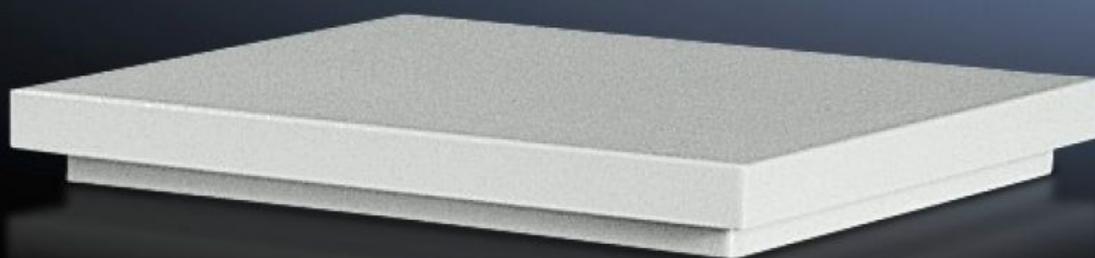

SK 3148.007

ルーフ型ファン/ルーフベント

State: 2026/05/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - ルーフ型ファン/ ルーフベント

十分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能：360 m³/h。

Features

品番	SK 3148.007
仕様	ファンモーターなし
製品変更	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	密閉部品および固定部品 穴加工用テンプレート
寸法：	幅: 420 mm 高さ: 65 mm 奥行: 340 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 345 mm カットアウト 奥行: 265 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
注記：	フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。
動作温度範囲	-10 °C...60 °C
1パック	1 個
純質量	2.644 kg
総質量	2.844 kg

Features

関税率番号	73269098
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm
