
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



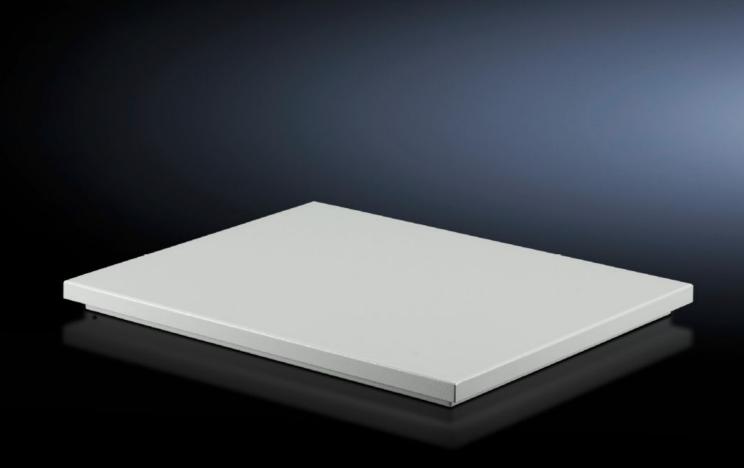

SK 3149.410 トップサームルーフ型ファン

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3149.410 - トップサーム ルーフ型ファン TS 8用

TS 用ルーフ型ファンは、トップサームルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったりフィットします。また十分な面積を有するルーフへ取り付け可能です。取り付け用カットアウトは、VX IT 製品ファミリーの後継品とは互換性がありません。VX IT でトップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。

Features

品番	SK 3149.410
製品説明	ルーフ型ファンは、冷却能力が低もしくは中クラスに入るトップ サーム ルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったり収 まります。
Product modification	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット、ラジアル型ファン装備 密閉部品および固定部品
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 120 W 60 Hz の場合: 170 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.1 A 60 Hz の場合: 1.6 A
寸法:	幅: 550 mm 高さ: 125 mm 奥行: 370 mm

© Rittal 2025 2

Features

取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 475 mm
	カットアウト 奥行: 260 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
動作温度範囲	-10 °C55 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 68 dB(A)
	60 Hz の場合: 69 dB(A)
1パック	1個
純質量	9.031
総質量	9.506
総質量 関税率番号	
	9.506

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
•	

© Rittal 2025 3