


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

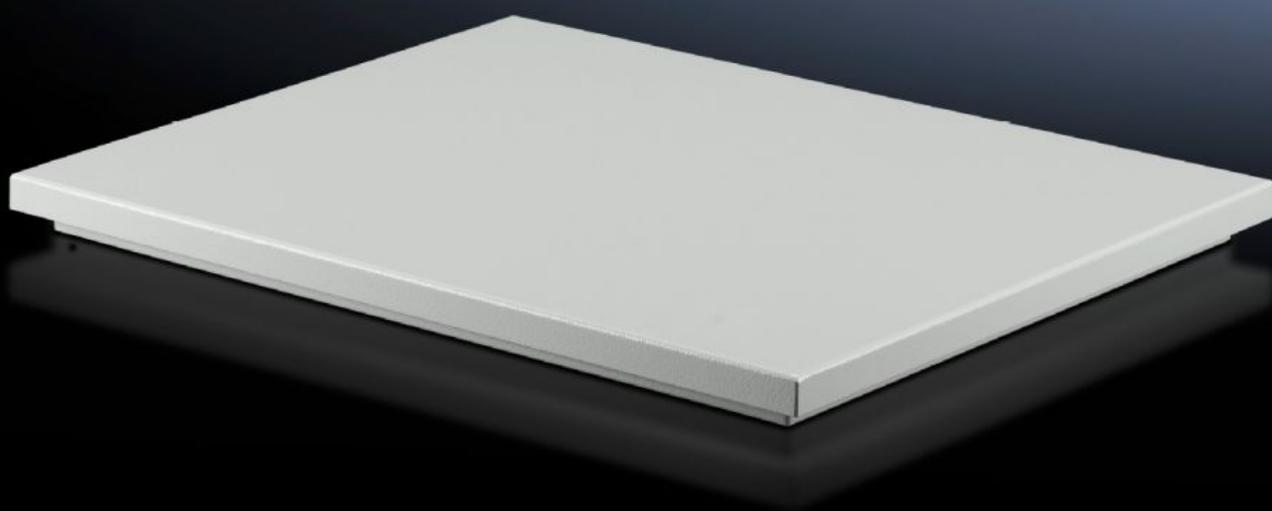

SK 3149.810

トップサーム ルーフ型ファン

State: 2026/03/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.810 - トップサーム ルーフ型ファン TS 8用

TS 用ルーフ型ファンは、トップサームルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったりフィットします。また十分な面積を有するルーフへ取り付け可能です。取り付け用カットアウトは、VX IT 製品ファミリーの後継品とは互換性はありません。VX IT でトップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。

Features

品番	SK 3149.810
製品説明	ルーフ型ファンは、冷却能力が低もしくは中クラスに入るトップサーム ルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったり収まります。
製品変更	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット、ラジアル型ファン装備 密閉部品および固定部品
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 170 W 60 Hz の場合: 225 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 1.5 A 60 Hz の場合: 2.2 A
寸法：	幅: 550 mm 高さ: 125 mm 奥行: 370 mm

Features

取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 475 mm カットアウト 奥行: 260 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 69 dB(A) 60 Hz の場合: 70 dB(A)
1パック	1 個
純質量	10.107 kg
総質量	10.639 kg
関税率番号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK TopTherm roof-mounted fan, 800 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 550x125x370 mm

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------