


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

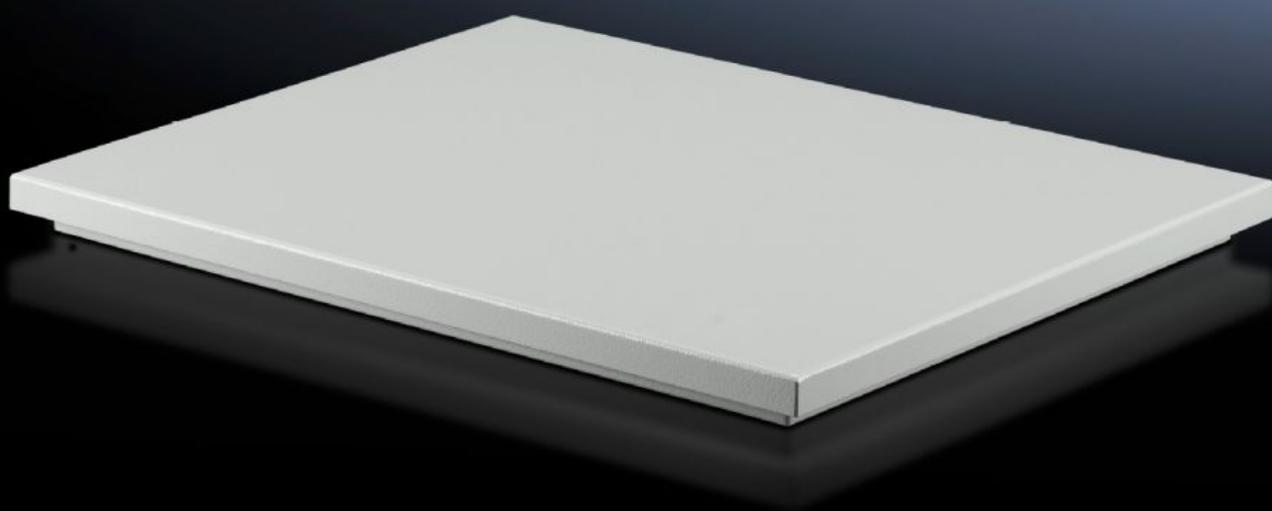

**SK 3149.840**

**トップサーム ルーフ型ファン**

State: 2026/03/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.840 - トップサーム ルーフ型ファン TS 8用

TS 用ルーフ型ファンは、トップサームルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったりフィットします。また十分な面積を有するルーフへ取り付け可能です。取り付け用カットアウトは、VX IT 製品ファミリーの後継品とは互換性がありません。VX IT でトップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。

## Features

品番	SK 3149.840
製品説明	ルーフ型ファンは、冷却能力が低もしくは中クラスに入るトップサーム ルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったり収まります。
製品変更	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット、ラジアル型ファン装備 密閉部品および固定部品
定格電圧	400 V、三相、50 Hz/60 Hz 460 V、三相、60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 180 W 60 Hz の場合: 310 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.35 A 60 Hz の場合: 0.55 A
寸法 :	幅: 550 mm 高さ: 125 mm 奥行: 370 mm

# Features

---

取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 475 mm カットアウト 奥行: 260 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 69 dB(A) 60 Hz の場合: 70 dB(A)
1パック	1 個
純質量	9.74 kg
総質量	10.253 kg
関税率番号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK TopTherm roof-mounted fan, 800 m <sup>3</sup> /h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 550x125x370 mm

---

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------