


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

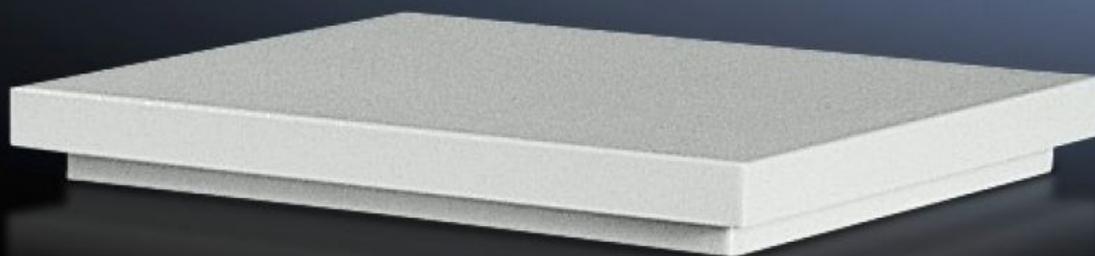

SK 3169.007

ルーフ型ファン/ルーフベント

State: 2026/03/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3169.007 - ルーフ型ファン/ ルーフベント

十分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能：360 m³/h。

Features

品番	SK 3169.007
仕様	配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
製品変更	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	密閉部品および固定部品 穴加工用テンプレート 電源ケーブル (3 m)
定格電圧	115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 65 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.55 A
寸法：	幅: 420 mm 高さ: 95 mm 奥行: 340 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 345 mm カットアウト 奥行: 265 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
注記：	フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。

Features

動作温度範囲	-10 °C...60 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 53 dB(A)
1パック	1 個
純質量	5.828 kg
総質量	6.135 kg
関税率番号	84145915
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK Roof-mounted fan, 360 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm