

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120

プリーツフィルター

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー（電力）消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

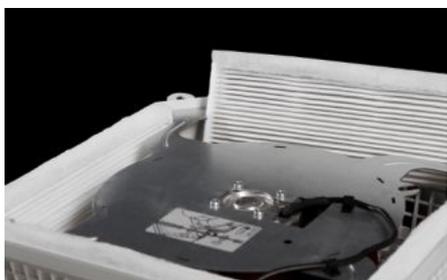

Features

品番	SK 3174.120
仕様	ルーフ型ファン用
材質	プリーツフィルター：ポリエステル、メルトブローンポリカーボネートをベースにしています
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
寸法：	幅: 265 mm 高さ: 100 mm 奥行: 18 mm

Features

フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: M5 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO ePM10 50 %
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フィルターファンユニット & ルーフ型ファン / フィルター ルーバーに取り付けた場合
1パック	12 個
純質量	0.276 kg
総質量	0.4 kg
関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK プリーツフィルター IP54、ルーフ型ファン 3138/3139/3140.xxx 用、幅x高さx奥行：265x100x18 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------