


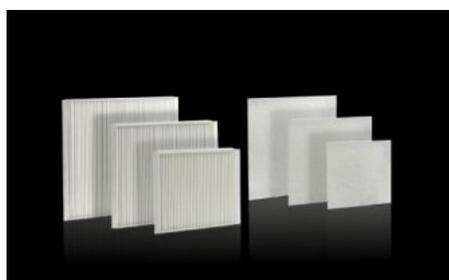

SK 3183.125 - プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー（電力）消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。



Features

品番	SK 3183.125
仕様	フィルターファン/フィルタールーバー用
材質	プリーツフィルター：ポリエステル、メルトブローンポリカーボネートをベースにしています 吸収マット：100%ポリエステル製
塗装色	白
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。

Features

適用品番	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
寸法：	幅: 280 mm 高さ: 282 mm 奥行: 21 mm
寸法 (吸収マット)	幅: 289 mm 高さ: 289 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバーに取り付けた場合
保護等級	フィルターファンユニット / フィルタールーバー 3245.xxx とセットで使用すれば、保護等級は IP52 になります
品番について	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
1パック	5 個
純質量	0.57 kg
総質量	0.62 kg
関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK プリーツフィルター IP 55、フィルターファンユニット / フィルタールーバー 3243./3244./3245.xxx 用、幅x高さx奥行： 280x280x21 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)