
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



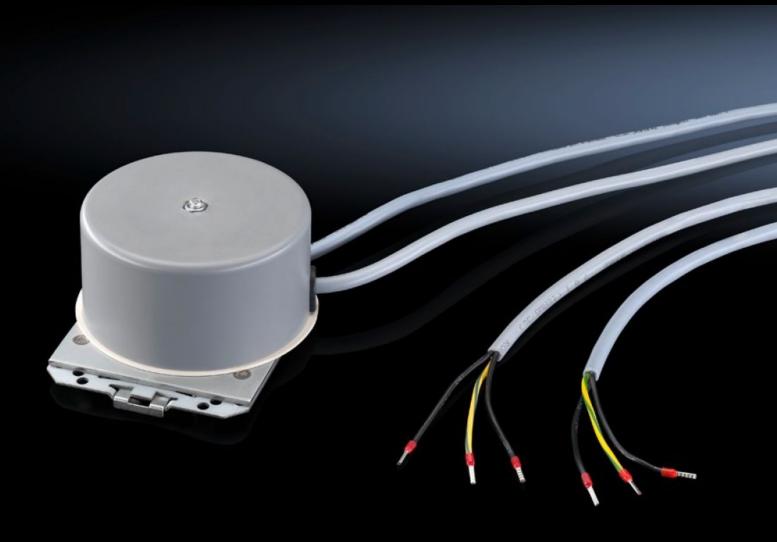

SK 3201.970 トロイダルトランス

State: 2025/11/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3201.970 - トロイダルトランス 一次側接続 115 V/400

٧

230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。

Features

品番	SK 3201.970
製品説明	230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。 一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。
仕様	出力 110 VA 電圧公差 ±10% 一次側ケーブル 長さ 3500 mm 二次側ケーブル 長さ 1500 mm DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
同梱品	トロイダルトランス 固定部品
1パック	1個
Snap-mounting to support rails TS 35	Yes
適用品番	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 105 mm 高さ: 123 mm 奥行: 55 mm
定格電圧	115 V (一次側)、単相、50 Hz/60 Hz 230 V (二次側)、単相、50 Hz/60 Hz
純質量	2.1
総質量	2.355
関税率番号	85043121
EAN	4028177690233
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025