

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.308

Blue e+ フィルターサーバー

State: 2026/07/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.308 - Blue e+ フィルタールーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

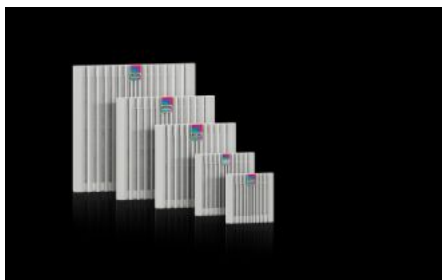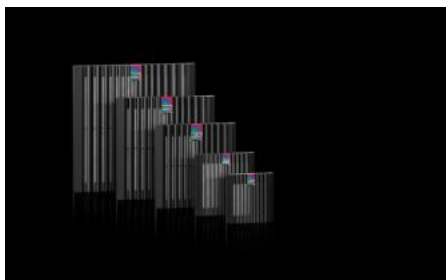

Features

品番	SK 3237.308
仕様	ウォール型
メリット	ルーバークリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	フィルタールーバー フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 92 mm カットアウト高さ: 92 mm

Features

適用品番	SK 3237.7xx
寸法：	幅: 116.5 mm 高さ: 116.5 mm 奥行: 33.2 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.145 kg
総質量	0.148 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3237.7xx 用、幅x高さ 116.5 × 116.5 mm、RAL 9005

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---