

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.308

Blue e+ フィルターバー

State: 2026/01/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.308 - Blue e+ フィルターラーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルターラーバーは、エンクロージャー(制御盤)内の熱損失を排出し、エンクロージャー(制御盤)を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー(制御盤)内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

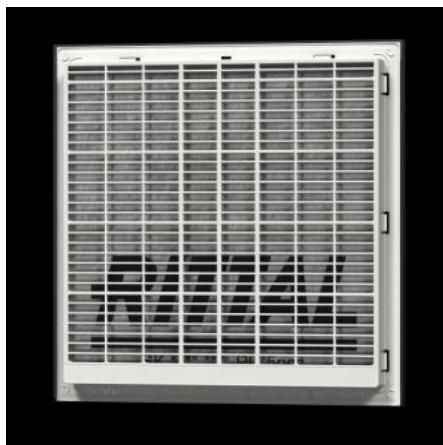

Features

| | |
|-------------|--|
| 品番 | SK 3237.308 |
| 仕様 | ウォール型 |
| メリット | ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て |
| 材質 | プラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | フィルターラーバー フリースフィルターマット |
| 取り付け用カットアウト | カットアウト 幅: 92 mm カットアウト高さ: 92 mm |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 適用品番 | SK 3237.7xx |
| 寸法： | 幅: 116.5 mm 高さ: 116.5 mm 奥行: 33.2 mm |
| 保護等級、NEMA | Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3, 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.145 |
| 総質量 | 0.148 |
| 関税率番号 | 39269097 |
| EAN | 4028177998421 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|