

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.300

Blue e+ フィルターバー


State: 2026/01/22 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3239.300 - Blue e+ フィルターラーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルターラーバーは、エンクロージャー(制御盤)内の熱損失を排出し、エンクロージャー(制御盤)を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー(制御盤)内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

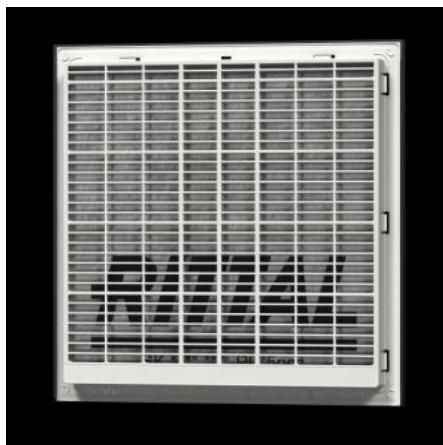

Features

品番	SK 3239.300
仕様	ウォール型
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルターラーバー プリーツフィルター
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 177 mm カットアウト高さ: 177 mm

Features

適用品番	SK 3239.7xx
寸法：	幅: 204 mm 高さ: 204 mm 奥行: 45.8 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.37
総質量	0.473
関税率番号	39269097
EAN	4028177998391
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--