

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.308

## Blue e+ フィルターバー

State: 2026/01/20 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.308 - Blue e+ フィルターラーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルターラーバーは、エンクロージャー(制御盤)内の熱損失を排出し、エンクロージャー(制御盤)を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー(制御盤)内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

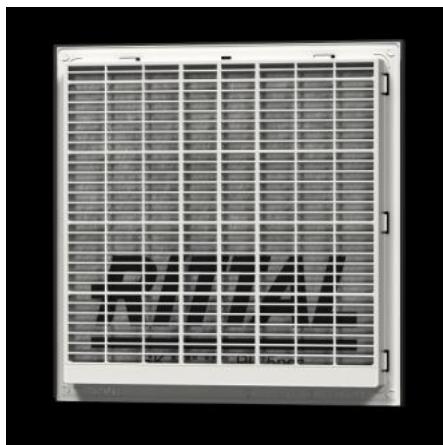

## Features

品番	SK 3240.308
仕様	ウォール型
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	フィルターラーバー プリーツフィルター
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm

# Features

適用品番	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
寸法：	幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 45.2 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防 水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使 用で
1パック	1 個
純質量	0.45
総質量	0.665
関税率番号	39269097
EAN	4028177998353
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--