


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

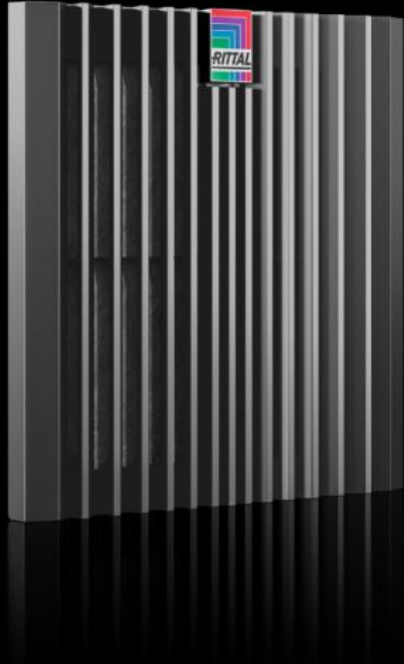

SK 3240.308

Blue e+ フィルターサーバー

State: 2026/07/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.308 - Blue e+ フィルタールーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

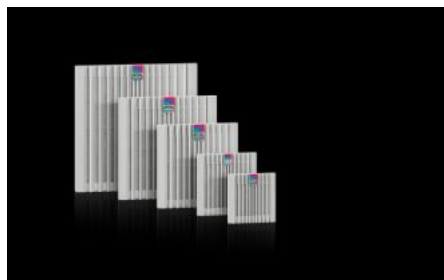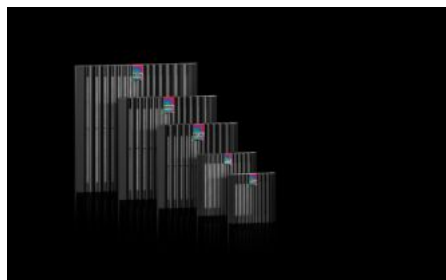

Features

| | |
|-------------|--|
| 品番 | SK 3240.308 |
| 仕様 | ウォール型 |
| メリット | ルーバークリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て |
| 材質 | プラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | フィルタールーバー ブリーツフィルター |
| 取り付け用カットアウト | カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 適用品番 | SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx |
| 寸法： | 幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 45.2 mm |
| 保護等級、NEMA | Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.45 kg |
| 総質量 | 0.665 kg |
| 関税率番号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| 製品説明 | SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx 用、幅x高さ 255 × 255 mm、RAL 9005 |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)