


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

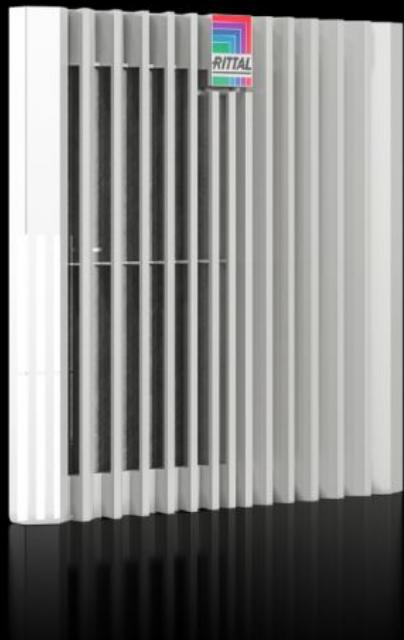

## SK 3240.400

## Blue e+ フィルターバー

State: 2026/01/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.400 - Blue e+ フィルターラーバー EMC

フィルターファンユニットと併用するフィルターラーバーは、エンクロージャー(制御盤)内の熱損失を排出し、エンクロージャー(制御盤)を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー(制御盤)内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。



## Features

品番	SK 3240.400
仕様	ウォール型 EMC
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルターラーバー EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm

# Features

適用品番	SK 3240.8xx/3241.8xx
寸法：	幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 45.2 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.4
総質量	0.661
関税率番号	39269097
EAN	4028177998346
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--