


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

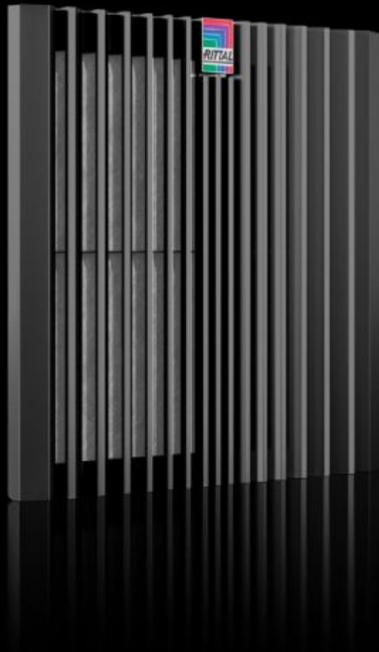

## SK 3243.308

## Blue e+ フィルターサーバー

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.308 - Blue e+ フィルタールーバー

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

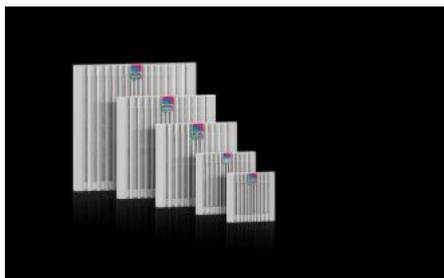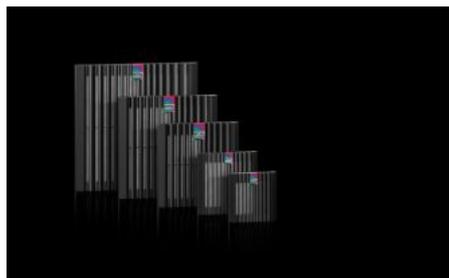

## Features

品番	SK 3243.308
仕様	ウォール型
メリット	ルーバークリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	フィルタールーバー ブリーツフィルター
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm

# Features

適用品番	SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
寸法：	幅: 323 mm 高さ: 323 mm 奥行: 44.7 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.94 kg
総質量	0.95 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx 用、幅x高さ 323 × 323 mm、RAL 9005

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--