

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.400

Blue e+ フィルターサーバー

State: 2026/05/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.400 - Blue e+ フィルタールーバー EMC

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

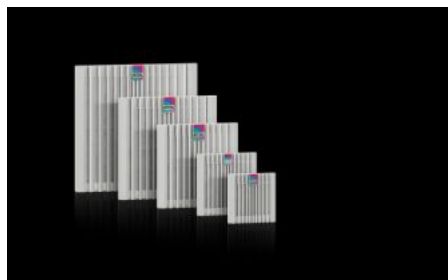

Features

品番	SK 3243.400
仕様	ウォール型 EMC
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 292 mm カットアウト高さ: 292 mm

Features

適用品番	SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
寸法：	幅: 323 mm 高さ: 323 mm 奥行: 44.7 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.94 kg
総質量	0.941 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK Blue e+ フィルタールーバー、EMC、フィルターファンユニット 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx 用、幅x高さ 323 × 323 mm、RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--