


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

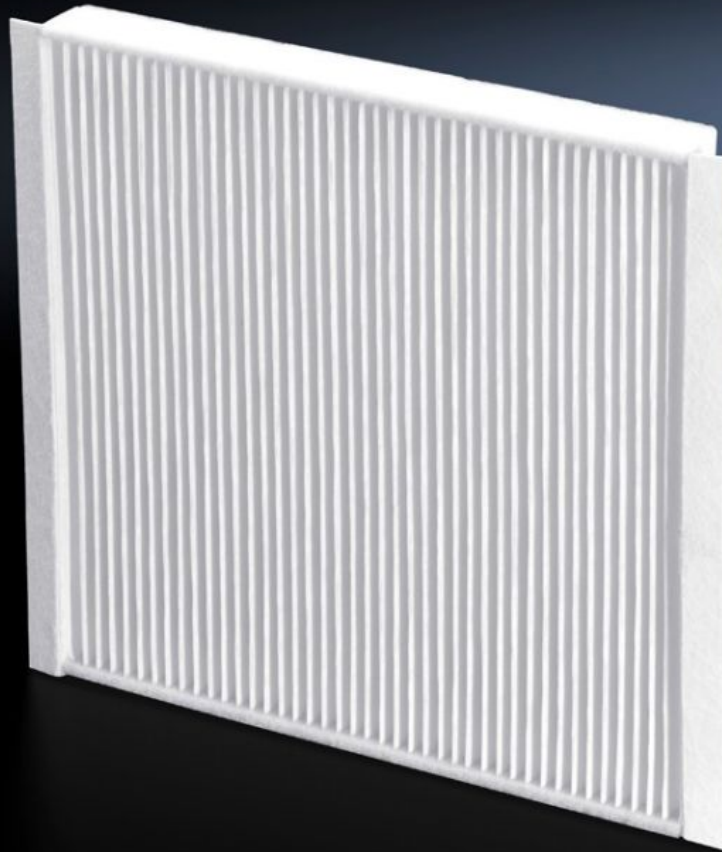

SK 3285.940

プリーツフィルター

State: 2026/06/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.940 - プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー（電力）消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

Features

品番	SK 3285.940
仕様	チラー用
材質	ポリエステル
注記：	機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番	3319.100 / 3419.100 3320.200 / 3420.200 3334.300 / 3434.300 3334.360 / 3434.360 3334.440 / 3434.440 3334.460 / 3434.460 3334.470 / 3434.470 3334.480 / 3434.480 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
寸法：	幅: 131 mm 高さ: 113 mm 奥行: 13 mm

Features

フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3
1パック	3 個
純質量	0.087 kg
総質量	0.097 kg
関税率番号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
製品説明	SK プリーツフィルター、Blue e+ チラー (インバーターハウジング) 3320.200/3334.300/3334.400 用、幅x高さx奥行：131x113x13 mm