


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

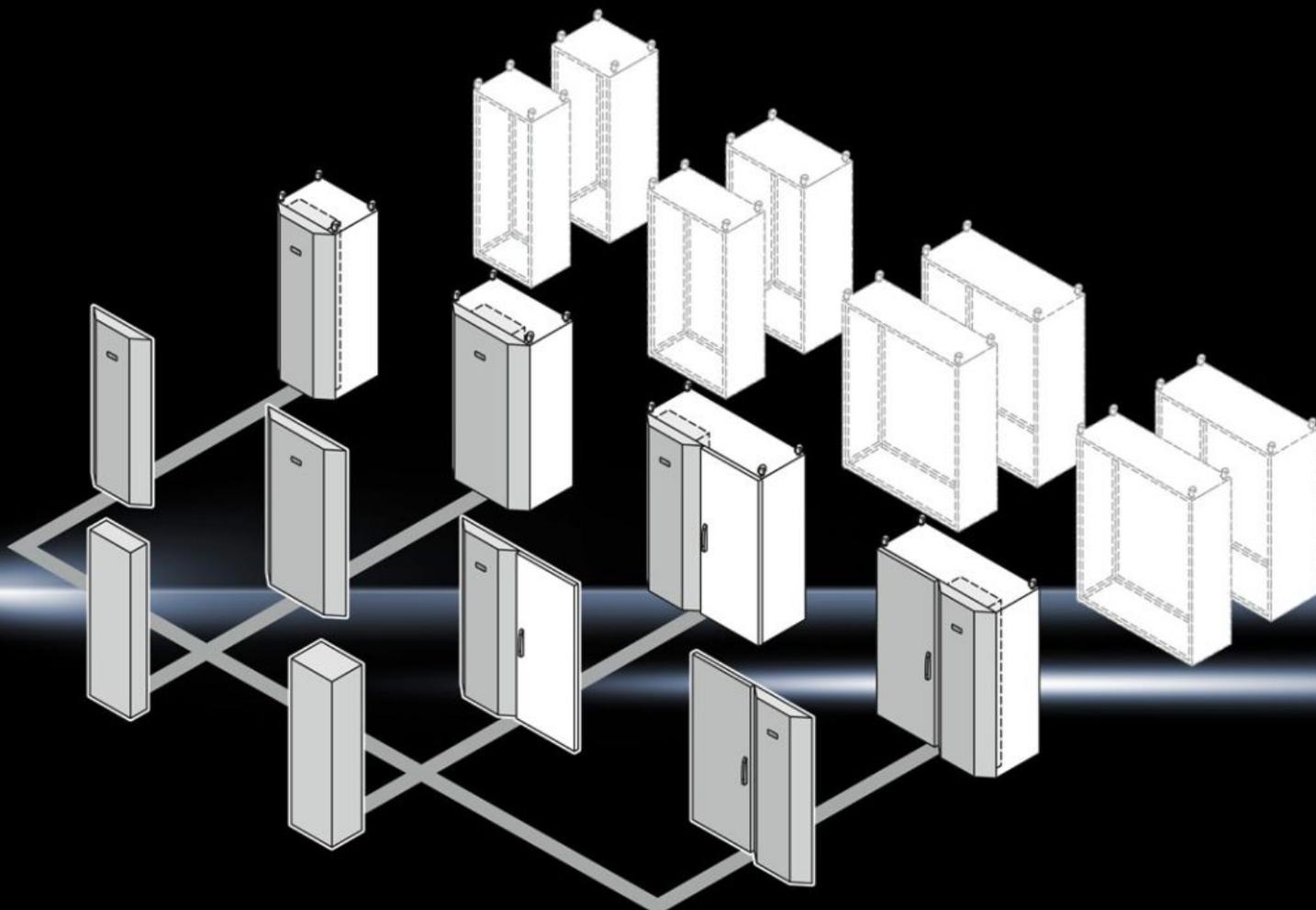

SK 3300.120

**温度管理モジュールコンセプト、TS
8 プロファイルドア**

State: 2026/03/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.120 - 温度管理モジュールコンセプト、TS 8 プロファイルドア 冷却モジュール組み込み用

SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。



Features

品番	SK 3300.120
製品説明	SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	プロファイルドア、冷却モジュール未装備 TS 8 ヒンジを含む。ドア開角度約 110°
注記：	下記は情報は、幅 1200 mm のTS 8 エンクロージャーに関するものです ユニット位置「右」の場合のパック内容は、エンクロージャーの右側に取り付ける、ストッパー付きプロファイルドア 1枚と、左側に取り付ける専用のロック付きドア 1枚です。 クーラーのポジションが「左」の場合、エンクロージャーの左側にストッパー式のプロファイルドアを取り付けるユニットとなります。右側のロック付きドアは、既存のものをご使用頂けます。
品番について	ドアヒンジ位置は右側

Features

適用	ユニットポジション、右
適用	エンクロージャータイプ: TS 8: = 1,200 mm: = 2,000 mm
1パック	1個
純質量	56.7 kg
総質量	57.5 kg
関税率番号	94039910
ECLASS 8.0	27180702
製品説明	SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 2000 mm, Unit positioned on the right

Approvals

Certificates	EAC
--------------	-----