


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

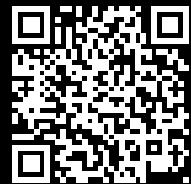

SK 3303.130

ウォール型クリーニングユニット

State: 2025/12/20 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3303.130 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ~ 4.000 Wまでのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。



Features

品番	SK 3303.130
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 500 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 610 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 280 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 310 W
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.6 A 60 Hz の場合: 2.6 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 5.1 A 60 Hz の場合: 6.4 A

Features

風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 345 m ³ /h 内部循環経路: 310 m ³ /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 210 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.17 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 0.24 t
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 360 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 380 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 465 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 490 W
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates	EAC Ex
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書