

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3314.025

## アクティブモジュール

State: 2026/06/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3314.025 - アクティブモジュール LCP リアドア CW用

アクティブモジュール、パッシブモジュールを介してのエアフローをサポートします。サービスドアに引っ掛けるだけで、簡単に後付けできます。室温による制御、または差圧による制御 (オプション)。I/O ボード、センサー類、DC ファン、必要なインターフェースやおよびプロトコルは統合されています。

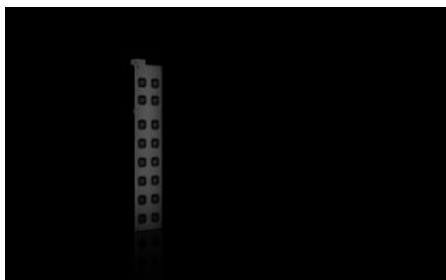

## Features

品番	SK 3314.025
仕様	ルーム冷却 CW
メリット	熱交換器を通過する風量を増やし、冷却能力を高める
用途	LCP リアドア CW 製品ポートフォリオのパッシブモジュールとアクティブモジュールとの併用で
機能方法	BLDC ファン (ブラシレスファン) は、室温に基づいて制御、または差圧 (オプション) によって制御され、ソフトウェアによる結露防止機能を実現します。
材質	鋼板製 銅 プラスチック
表面	RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ) RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)

# Features

注記：	ソフトウェアによる結露防止機能および冷却能力の表示には、ウォーターモジュールが必要です。
寸法：	幅: 372 mm 高さ: 2,066 mm 奥行: 123 mm
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力	0.47 kW
定格電流 (最大)	4.8 A
動作温度範囲	10 °C...50 °C
音響パワーレベル	回転速度 50 % の場合: 77 dB(A) 回転速度 100 % の場合: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	回転速度 50 % の場合: 71 dB(A) 回転速度 100 % の場合: 78 dB(A)
1パック	1 個
純質量	26 kg
総質量	27 kg
関税率番号	84145915
製品説明	SK アクティブモジュール、LCP RD CW 用、適用高さ 2200 mm、RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)、BLDC ファン (16 個)、I/O ボード付き

# Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書