


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

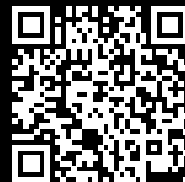

SK 3332.140

ウォール型クーリングユニット

State: 2025/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3332.140 - ウォール型クーリングユニット ベーシック コントローラ式

冷却能力 500 W ～ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3332.140
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 4,000 W 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 4,400 W 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 3,070 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 3,570 W
定格電圧	400 V、三相、50 Hz 460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 4.2 A 60 Hz の場合: 4.2 A
起動電流（最大）	50 Hz の場合: 9.2 A 60 Hz の場合: 11 A
風量（無障害フロー）	外部循環経路: 2,000 m³/h 内部循環経路: 1,500 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.1
仕様	ウォール型

Features

寸法：	幅: 500 mm 高さ: 1,580 mm 奥行: 340 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 3 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1,850 W 定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 2,250 W 定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 2,120 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 2,590 W
適用ヒューズ	モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック	1 個
純質量	86.45
総質量	91
関税率番号	84158200
EAN	4028177322851
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Approvals

Certificates

EAC

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書