


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

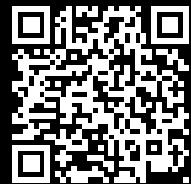

SV 3431.020

NHヒューズ断路器、ヒューズサイ  
ズ000

State: 2026/02/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.020 - NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000



## Features

品番	SV 3431.020
仕様	For 60 mm busbar systems
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7001
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)

# Features

寸法 :	幅: 53 mm 高さ: 213 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
Round conductor cross-section	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個
純質量	0.619
総質量	0.64
銅の含有量 (kg / 個)	0.15
関税率番号	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

# Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------