

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000

State: 2026/07/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000

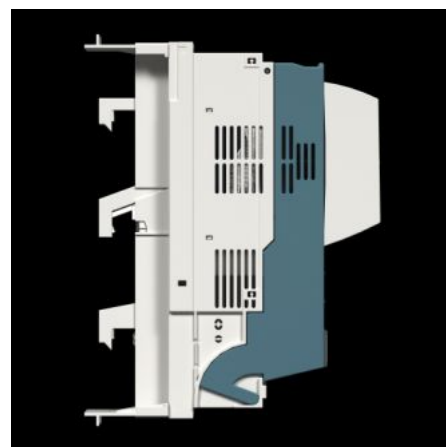

Features

品番	SV 3431.030
仕様	電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) 60 mm バスバーシステム用
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	000

Features

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 53 mm 高さ: 213 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 50 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
丸型ケーブル断面積	2.5 - 50 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.599 kg
総質量	0.62 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.15
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH fuse-switch disconnecter, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, cable outlet bottom

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書