


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

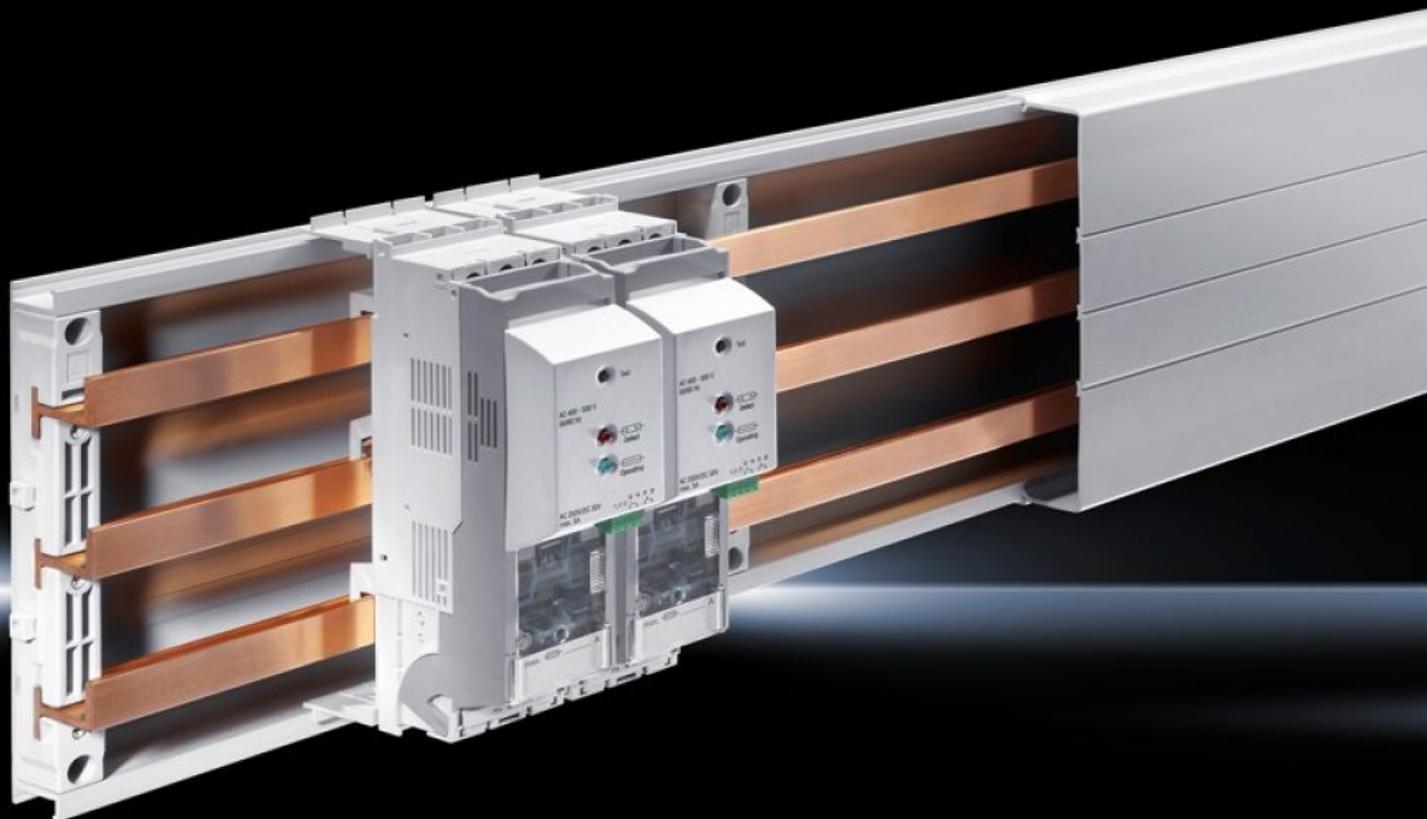

SV 3431.035

NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.035 - NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000



## Features

品番	SV 3431.035
仕様	60 mm バスバーシステム用
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー：RAL 7001
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)

# Features

---

寸法：	幅: 53 mm 高さ: 213 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)	Yes
丸型ケーブル断面積	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個
純質量	0.6 kg
総質量	0.7 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.15
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electronic fuse monitoring, cable outlet bottom

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------