
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



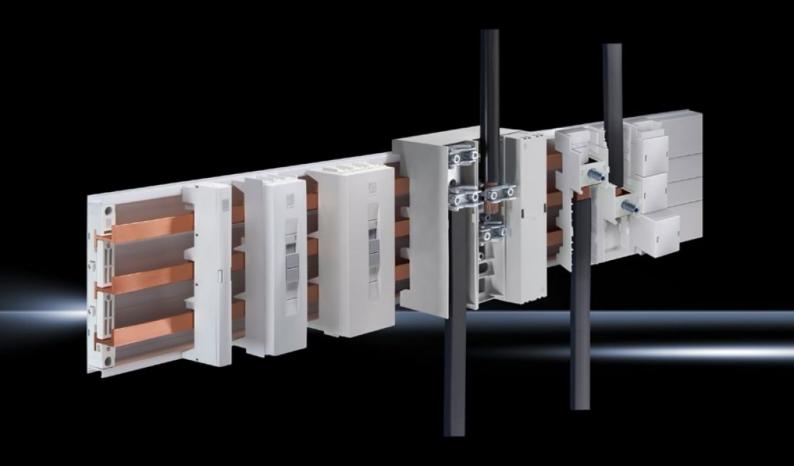

SV 3439.010 接続アダプタ・

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 3439.010 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 3439.010
材質	カバー:ABSプラスチック
	シャーシグラスファイバー強化ポリエステル(PBT)
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色 	RAL 7035
定格電流 最大	600 A
定格電圧	690 V、三相
ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
	る場合があります
	UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
	DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー
	(9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
極数	3極
寸法:	幅: 180 mm
	高さ: 247 mm
丸型ケーブル(複数線)の接続	35 - 240 mm²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	24 x 21 mm

© Rittal 2025

2

Features

1パック	1個
純質量	4.36
総質量	4.635
銅の含有量 (kg / 個)	0.732
関税率番号	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3