


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

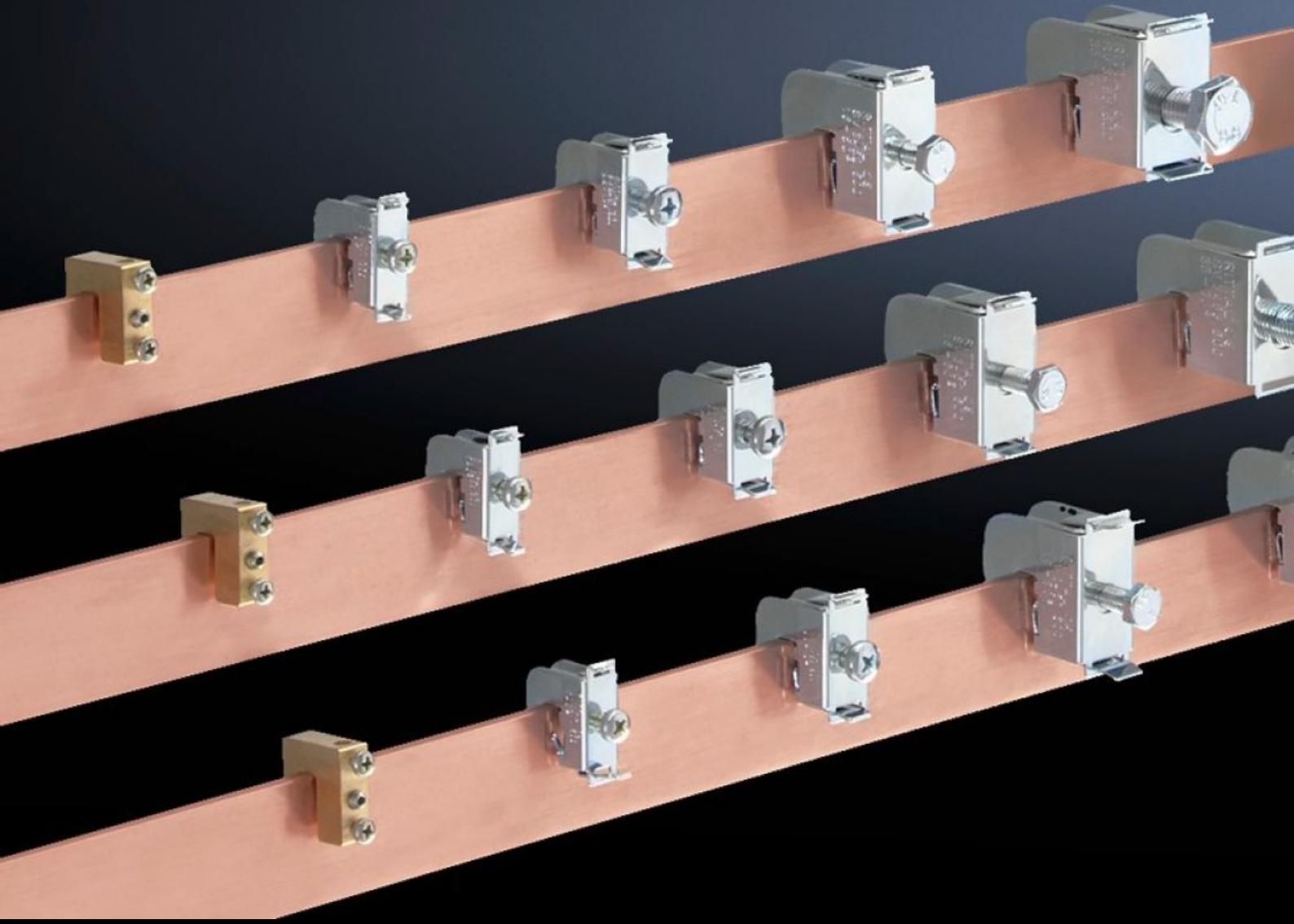

SV 3455.500

導体接続クランプ

State: 2026/02/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 3455.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | SV 3455.500 |
| 製品説明 | 丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛メッキ、不動態化済 |
| 注記： | 撲線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 1 - 4 mm ² |
| 適用バスバー厚さ | 10 mm |
| 1パック | 15 個 |
| 純質量 | 0.285 |
| 総質量 | 0.303 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 1.1 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 85369010 |
| EAN | 4028177042735 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |