


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

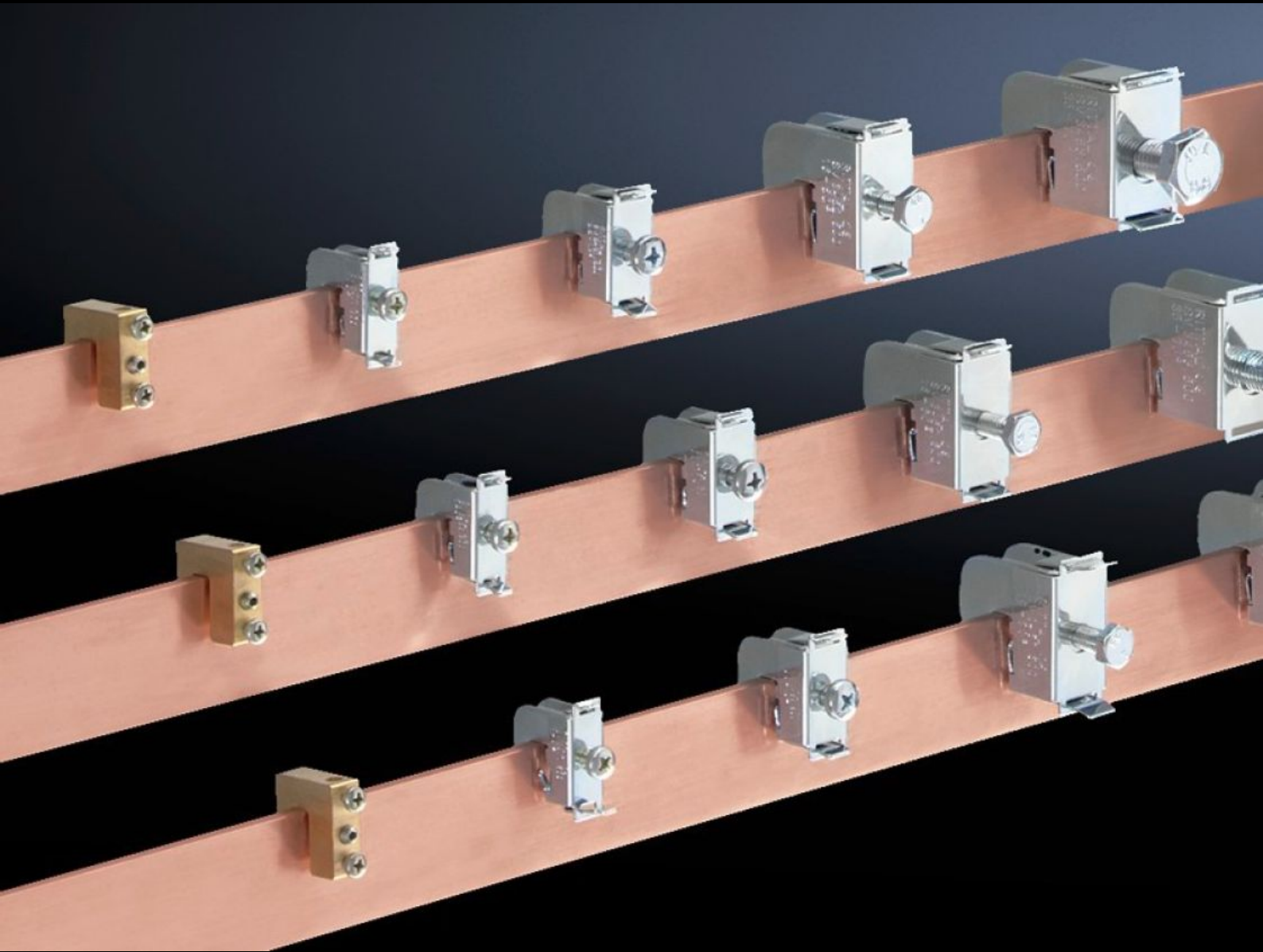

SV 3550.000

導体接続クランプ

State: 2026/04/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3550.000 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 3550.000
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	黄銅
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
丸型ケーブルの接続サイズ	1 - 4 mm ²
適用バスバー厚さ	3 - 5 mm
1パック	15 個
純質量	0.315 kg
総質量	0.358 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
製品説明	SV Conductor connection clamp, 1-4 mm ² , for bar thickness 3-5 mm, brass

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書